



PPY-A

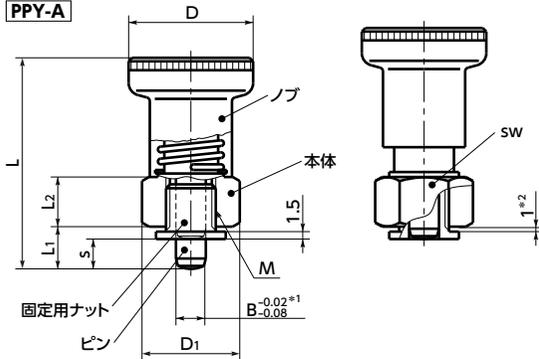

PPY-H-A

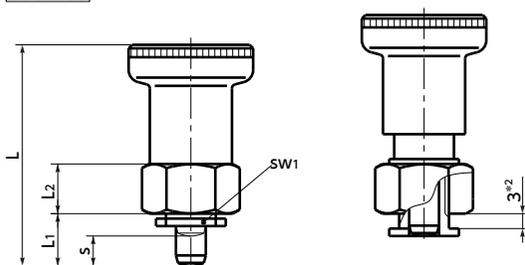

*1: ピンの公差を変更しました。

*2: ピンが固定用ナットに収納する寸法です。これ以下の場合、ピンが固定用ナットより飛び出ます。



- 薄いプレートに取り付けができるインデックスプランジャ。
- 電子機器・通信機器のケース・カバーの位置決め・固定に最適です。
- 固定用ナットが取りはずせません。プレートを固定用ナットではさみ込むようにして取り付けます。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 材質・仕上げ RoHS

	PPY
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 三価クロメート処理
固定用ナット	SUM22L 三価クロメート処理
ピン	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301

PPY-A ショートピン PPY-H-A ロングピン

単位: mm


品番	B	s	M(並目)		D	D1	L	L1	L2	sw	sw1	X min./max.	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ											
PPY-6-A	6	6	M10	1.5	25	19.5	42.5	8.5	10	17	14	1 / 3	10 / 24	2620	40
PPY-8-A	8	7.5	M12	1.75	31	22	50	10	12	19	16	1 / 5	13 / 23	4660	62
PPY-6H-A	6	6	M10	1.5	25	19.5	44.5	10.5	10	17	14	3 / 5	10 / 24	2620	42
PPY-8H-A	8	7.5	M12	1.75	31	22	52	12	12	19	16	3 / 5	13 / 23	4660	64

- 取り付けには専用レンチ **PPX-W** を使用してください。



品番	質量(g)
PPX-W	100

- 使用例

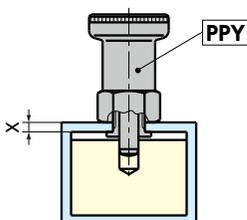

- 強度

品番	品番	許容引張荷重(N)
PPY-6-A	PPY-6H-A	400
PPY-8-A	PPY-8H-A	500

⚠ ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PPY-6-A



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金