



ロックナットなし

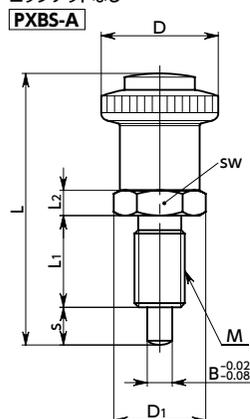

ロックナットあり

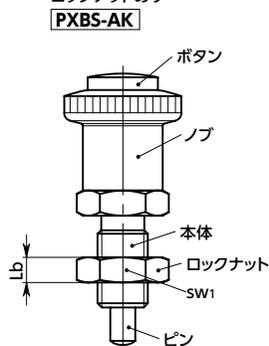

## ● 材質・仕上げ



	PXBS-A	PXBS-AK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ボタン	ポリアセタール(赤)	ポリアセタール(赤)
本体	SUS303	SUS303
ピン	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
ロックナット	-	SUS304

## ● 強度

品番	ノブの引張許容荷重(N)
PXBS-6	120
PXBS-8	120
PXBS-10	120

▲ ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。

- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- 通常はピンが出た状態でロックされています。ボタンを押しながらノブを引くとピンが引っ込みます。ノブを放すと内蔵スプリングの力でピンがもとの位置に戻りロックされます。
- ボタンで操作を制限しているため、誤操作を防止できます。
- ロック機構がノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
- ピンはニッケルメッキ仕上げ。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
PXBS-A	なし*1
PXBS-AK	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。

PXBS-A | ロックナットなし | PXBS-AK | ロックナットつき

単位: mm

品番	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ												
PXBS-6-6-A	6	6	M12	1.5	28	21.9	62	22	6	-	19	-	6.5 / 19	2620	PXCS-12-17-**	44
PXBS-6-9-A	6	9	M12	1.5	28	21.9	65	22	6	-	19	-	6 / 25	2620	PXCS-12-17-**	45
PXBS-8-8-A	8	8	M16	1.5	28	21.9	70	26	8	-	19	-	8.5 / 26	4660	PXCS-16-19-**	70
PXBS-8-12-A	8	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8	-	19	-	8.5 / 28	4660	PXCS-16-19-**	72
PXBS-10-12-A	10	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8	-	19	-	9.5 / 38	7280	PXCS-16-19-**	74
PXBS-6-6-AK	6	6	M12	1.5	28	21.9	62	22	6	6	19	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12-17-**	54
PXBS-6-9-AK	6	9	M12	1.5	28	21.9	65	22	6	6	19	18	6 / 25	2620	PXCS-12-17-**	55
PXBS-8-8-AK	8	8	M16	1.5	28	21.9	70	26	8	8	19	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16-19-**	90
PXBS-8-12-AK	8	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8	8	19	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16-19-**	92
PXBS-10-12-AK	10	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8	8	19	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16-19-**	94

## ● 関連商品

インデックスプランジャ用カラー

PXCS) があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PXBS-6-6-AK


 クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

 ゆるみ止め  
対応可・別料金

 レーザ刻印  
対応可・別料金