

● 関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー【PXCS】をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PXP-6-AK**

商品記号 **1** **2**

- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。ノック式ボールペンと同じ原理。
- ボタンを押すと、内蔵スプリングの力でピンは本体に内蔵されます。
- 再度ボタンを押すと、ピンが飛び出した状態でロックできます。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。 **2**

**PXP-A** ————— ロックナットなし  
**PXP-AK** ————— ロックナットつき

● 材質・仕上げ



	PXP-A	PXP-AK
ボタン	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)
ピン	S45C (硬度 50 - 60HRC)	S45C (硬度 50 - 60HRC)
スプリング	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 四三酸化鉄皮膜 (黒)


**PXP-A** ロックナットなし **PXP-AK** ロックナットつき

単位: mm

品番	B <b>1</b>	s	M(細目) ねじの呼び		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	s1	荷重 (N) min./max.	ピンの せん断荷重 (N)	適用カラー 【PXCS】	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ													
<b>PXP-6-A</b>	6	6	M12	1.5	19	15	44	20	44.5	-	13	-	3	8.5 / 25	2530	PXCS-12 - 14-**	28
<b>PXP-8-A</b>	8	8	M16	1.5	25	19	54	26	54.5	-	17	-	3	18 / 44	4500	PXCS-16 - 17-**	66
<b>PXP-6-AK</b>	6	6	M12	1.5	19	15	44	20	44.5	6	13	18	3	8.5 / 25	2530	PXCS-12 - 14-**	36
<b>PXP-8-AK</b>	8	8	M16	1.5	25	19	54	26	54.5	8	17	24	3	18 / 44	4500	PXCS-16 - 17-**	84

● 操作方法

- ① ボタンを押すと、ピンはs+s<sub>1</sub> (mm) 飛び出します。      ② ボタンを離すとピンは本体に内蔵されます。  
 ③ 再度ボタンを押すと、ピンはs+s<sub>1</sub> (mm)飛び出します。      ④ ボタンを離すとピンがs (mm)飛び出した状態でロックできます。

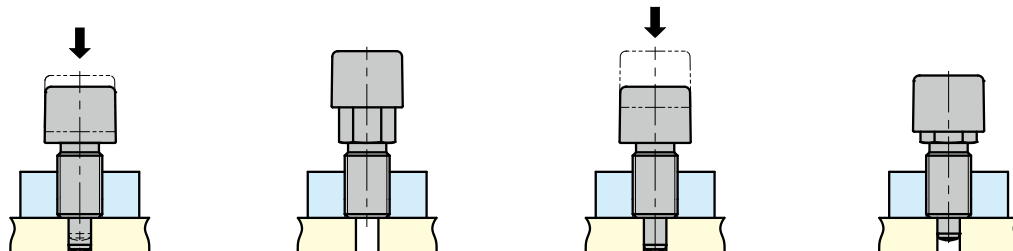

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
 対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx  
 対応可・別料金

レーザー刻印 → P.xxxx  
 対応可・別料金