


# PXPS-A4 インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ



SUS ステンレス

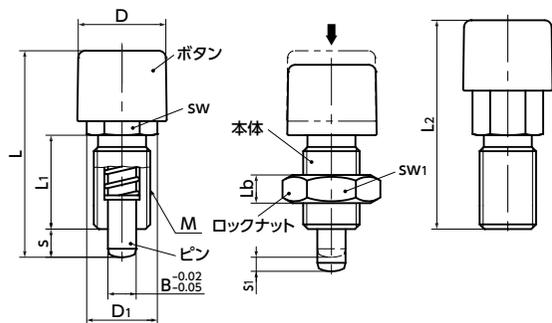

## ● 材質・仕上げ



	PXPS-A-A4	PXPS-AK-A4
ボタン	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUS316	SUS316
ピン	SUS316	SUS316
スプリング	SUS316Ti	SUS316Ti
ロックナット	-	SUS316



- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。ノック式ボールペンと同じ原理。
- ボタンを押すと、内蔵スプリングの力でピンは本体に内蔵されます。
- 再度ボタンを押すと、ピンが飛び出した状態でロックできます。
- 金属部品には、SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
PXPS-A-A4	なし*1
PXPS-AK-A4	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。


## PXPS-A-A4 ロックナットなし PXPS-AK-A4 ロックナットつき

単位: mm

品番	B	s	M(細目) ねじの呼び		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	s1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ													
PXPS-6-A-A4	6	6	M12	1.5	19	15	44	20	44.5	-	13	-	3	8.5 / 25	2620	PXCS-12-14-**	31
PXPS-8-A-A4	8	8	M16	1.5	25	19	54	26	54.5	-	17	-	3	18 / 44	4660	PXCS-16-17-**	68
PXPS-6-AK-A4	6	6	M12	1.5	19	15	44	20	44.5	6	13	18	3	8.5 / 25	2620	PXCS-12-14-**	41
PXPS-8-AK-A4	8	8	M16	1.5	25	19	54	26	54.5	8	17	24	3	18 / 44	4660	PXCS-16-17-**	88

## ● 操作方法

- ① ボタンを押すと、ピンは $s+s_1$ (mm)飛び出します。      ② ボタンを離すとピンは本体に内蔵されます。
- ③ 再度ボタンを押すと、ピンは $s+s_1$ (mm)飛び出します。      ④ ボタンを離すとピンが $s$ (mm)飛び出した状態でロックできます。

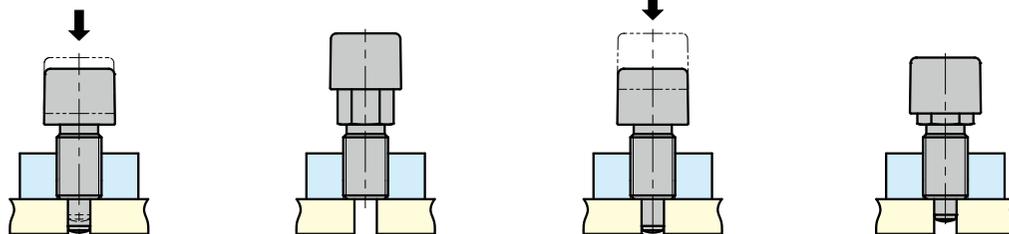

## ● 関連商品

インデックスプランジャ用カラー

PXCS があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## PXPS-6-AK-A4



クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ゆるみ止め  
対応可・別料金

レーザー刻印  
対応可・別料金