

- インデックスプランジャ用取り付け治具 **PIXV-W** (⇒ P.xxxx) **PIXV-Z** (⇒ P.xxxx) **PIXH-Z** (⇒ P.xxxx)と組み合わせて、ピン側のブシュとして使用できます。

- 材質・仕上げ




	PIXB
本体	スチール 窒化処理

単位: mm

品番	M(細目)		D	d	L	L1	sw	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ						
PIXB-M12-1.5-4	M12	1.5	12	4.2	12	15	13	11
PIXB-M12-1.5-5	M12	1.5	12	5.2	12	15	13	10
PIXB-M12-1.5-6	M12	1.5	12	6.2	12	15	13	9
PIXB-M16-1.5-8	M16	1.5	16	8.2	14	17	17	18
PIXB-M16-1.5-10	M16	1.5	16	10.2	14	17	17	14
PIXB-M16-1.5-12	M16	1.5	16	12.2	14	17	17	9

- 使用例

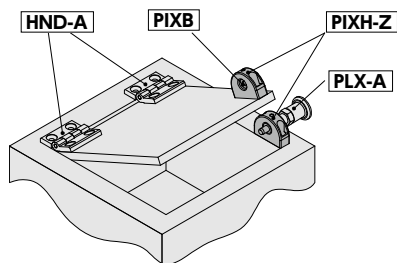

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PIXB-M12-1.5-4



クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め ⇒ P.xxxx
対応可・別料金

レーザ刻印 ⇒ P.xxxx
対応不可