

● **PWBLS-H** は **PWBLS** と区別するため、ピン先端に溝加工を施しています。

- T字ノブつきロックピン。
- ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし——標準タイプ
末尾記号 **H**——重荷重タイプ

● 材質・仕上げ


	PWBLS	PWBLS-H
ノブ	ナイロン6	ナイロン6
操作ボタン	SUS303相当	SUS630相当
ピン	SUS303相当	SUS630相当
ボール	SUS420J2相当	SUS420J2相当
内蔵スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線

寸法

品番	d	d1	d2	L1	D	H	B	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PWBLS-5	5	5.5	13.5	6	40	25	15.5	14	12 - 27
PWBLS-6	6	7	13.5	7.1	40	25	15.5	21	15 - 34
PWBLS-8	8	9.5	18	8.2	48	31	20.5	38	39 - 75
PWBLS-10	10	12	18	9.6	48	31	20.5	60	43 - 112
PWBLS-12	12	14.5	24	10.6	58	36.5	27.5	87	89 - 190
PWBLS-16	16	19	24	14	58	36.5	27.5	155	137 - 334
PWBLS-20	20	25	34	20.5	80	46.5	38	244	352 - 600
PWBLS-25	25	30.8	34	22	80	46.5	38	386	457 - 845
PWBLS-5-H	5	5.5	13.5	6	40	25	15.5	24	12 - 27
PWBLS-6-H	6	7	13.5	7.1	40	25	15.5	35	15 - 34
PWBLS-8-H	8	9.5	18	8.2	48	31	20.5	63	39 - 75
PWBLS-10-H	10	12	18	9.6	48	31	20.5	100	43 - 112
PWBLS-12-H	12	14.5	24	10.6	58	36.5	27.5	144	89 - 190
PWBLS-16-H	16	19	24	14	58	36.5	27.5	257	137 - 334
PWBLS-20-H	20	25	34	20.5	80	46.5	38	403	352 - 600
PWBLS-25-H	25	30.8	34	22	80	46.5	38	631	457 - 845

単位: mm

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

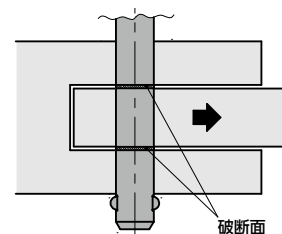

クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------	---------------	------------------



ピン長さ

品番	L (mm)																			
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
PWBLS-5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-10		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-12			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-16					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-20								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-25										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-5-H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-6-H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-8-H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-10-H		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-12-H			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-16-H					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-20-H								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWBLS-25-H										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番			
	PBC	PBCS	PRC	PSRC
PWBLS-5				
PWBLS-6				
PWBLS-8				
PWBLS-10	PBC-**-14	PBCS-**-14	PRC-**-14	PSRC-**-14
PWBLS-12	PBC-**-18	PBCS-**-18	PRC-**-18	PSRC-**-18
PWBLS-16	PBC-**-24	PBCS-**-24	PRC-**-24	PSRC-**-24
PWBLS-20	PBC-**-30	PBCS-**-30	PRC-**-30	PSRC-**-24
PWBLS-25				

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBC **PBCS**
PRC
PSRC

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PWBLS-10-40-H



② ピン長さは表に●の記載があるサイズから選択してください。