


FSS-R | FSS-R-BK | ゼロ点左

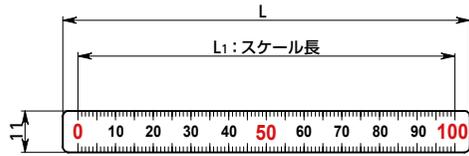

FSS-L | FSS-L-BK | ゼロ点右



FSS-C | FSS-C-BK | 中央振分



厚さ: 約0.3mm

- **FSS** (背景色: シルバー) の0と50の倍数は赤色です。
- **FSS-BK** (背景色: 黒) の数字は全てシルバーです。

- 材質・仕上げ



	FSS
本体	ポリエステル アルミ蒸着

- ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
- 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。
- 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。

記号	目盛り
R	ゼロ点左
L	ゼロ点右
C	中央振分

- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	背景色	目盛り・数字
なし	シルバー	赤・黒
BK	黒	シルバー

FSS 背景色: シルバー FSS-BK 背景色: 黒

単位: mm


品番	L1	L	質量 (g)
FSS-100-R	100	108	0.5
FSS-200-R	200	208	1
FSS-300-R	300	308	1.5
FSS-500-R	500	508	2.5
FSS-100-L	100	108	0.5
FSS-200-L	200	208	1
FSS-300-L	300	308	1.5
FSS-500-L	500	508	2.5
FSS-100-C	100	108	0.5
FSS-200-C	200	208	1
FSS-300-C	300	308	1.5
FSS-500-C	500	508	2.5
FSS-100-R-BK	100	108	0.5
FSS-200-R-BK	200	208	1
FSS-300-R-BK	300	308	1.5
FSS-500-R-BK	500	508	2.5
FSS-100-L-BK	100	108	0.5
FSS-200-L-BK	200	208	1
FSS-300-L-BK	300	308	1.5
FSS-500-L-BK	500	508	2.5
FSS-100-C-BK	100	108	0.5
FSS-200-C-BK	200	208	1
FSS-300-C-BK	300	308	1.5
FSS-500-C-BK	500	508	2.5

スケールプレート・スケールステッカカット → P.xxxx

対応可・別料金

⚠ 使用上の注意

- **FSS** スケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

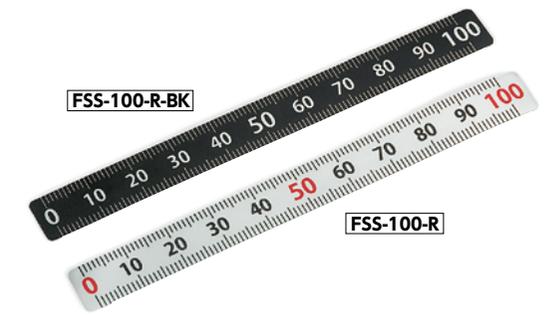

● 関連商品

目盛りの読み取りに便利なポイントレ
ンズ **FLE** があります。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FSS-200-R-BK

